

MINI CLINDROS



● SIN LUBRICACIÓN

Diseños con elementos auto-lubricados, alojamientos y elementos especiales que aportan la auto-lubricación necesaria del vástago..

● ALTA CALIDAD Y RENDIMIENTO

Camisa de acero inoxidable resistente al desgaste y a la corrosión.

● FIJACIONES

Disponibilidad de una amplia gama de accesorios para un montaje versátil.

● TIPO DE EFECTO (Para MCMA)

Adicionalmente en el tipo MCMA-11 (Tipo Standard), También disponible MCMA-13, -15 (Simple efecto), MCMA-21-SDW (Doble vástago) y MCMA-27-SDJ (carrera ajustable).

● ISO-6432 (Tipo MCMI)

Diseño unificado. La mayoría de componentes son intercambiables con otros componentes.

● Además de conexiones BSP, NPT también suministrables.



MCMA serie

(Tipo Japonés)
 ϕ 16~ ϕ 32 (Simple efecto)
 ϕ 16~ ϕ 40 (Doble Efecto)

MCMB serie

ϕ 20~ ϕ 40
 (Simple / Doble Efecto)

MCMJ serie

ϕ 6~ ϕ 16
 (Simple/Doble Efecto)

MCMI serie

(ISO-6432 Spec.)
 ϕ 16~ ϕ 25 (Simple / Doble Efecto)




MCMJ1 serie

ϕ 4
 (Simple efecto)



MCMOB serie

Tipo anti giro
 ϕ 10~ ϕ 25
 (Simple / Doble Efecto)

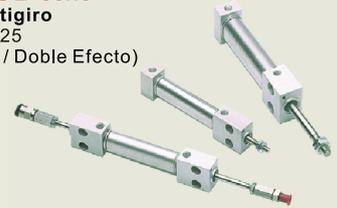

MCMJPB/S serie

ϕ 6
 (Simple efecto)



MCMOC serie

Tipo anti giro
 ϕ 8~ ϕ 25
 (Simple / Doble Efecto)





MCMBRA/B serie

ϕ 20~ ϕ 40
 (Doble Efecto)



Montaje:

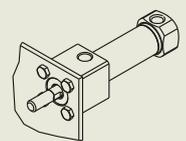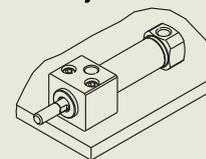

A: Montaje patas

B: Montaje frontal

CILINDROS REDONDOS

MCCG serie

ϕ 20~ ϕ 63
 (Doble Efecto)

MCCN serie

ϕ 3/4"~ ϕ 2 1/2"
 (Doble Efecto)

