


壓力開關 / 流量開關

空氣調理設備

NISCON

進口代理商品

壓力開關 系列

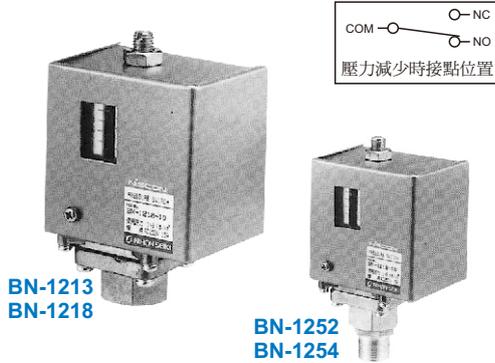

規格：


型號	BN-1213	BN-1218	BN-1252	BN-1254
配管口徑	牙型	平行陰螺紋		錐型陽螺紋
	尺寸	G3/8		R3/8
使用流體	空氣		空氣、油	
使用壓力範圍 MPa	0~0.8		0~2	2~4
耐壓力 MPa	1		3	6
設定壓力範圍 MPa	0.03~0.3	0.1~0.8	0.5~2	2~4
周圍溫度	-5°C~+60°C (不凍結)			
接點容量1a1b接點	AC125(250):5A, DC24V:15A, DC125V:0.5A			
重量Kgf	0.5			
外觀尺寸	L	62		62
	B	48		48
	H	96		113

訂購代號：

BN-1213 - 10

型號	配管口徑
1213	10 : Rc3/8
1218	15 : Rc1/2
1252	20 : Rc3/4
1254	25 : Rc1
	40 : Rc1 1/2




外觀尺寸：

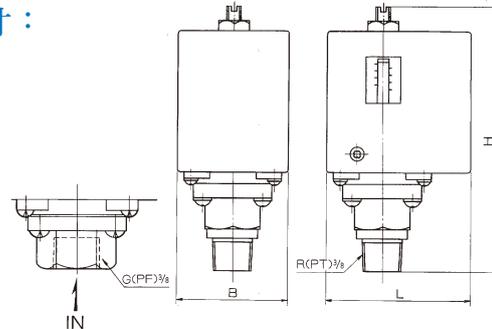

BN-1213.1218

BN-1252.1254

 流量開關 系列

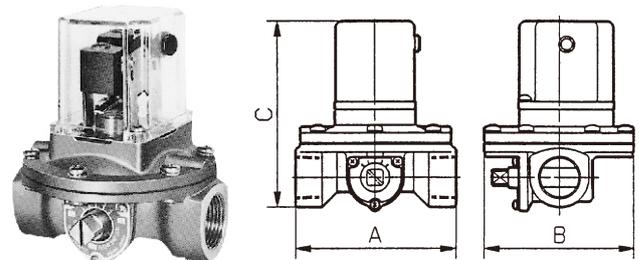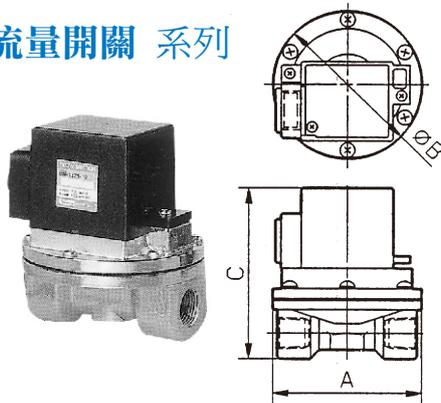

BN-1311

訂購代號：

BN-1321 - 10

型號	配管口徑
1311	10 : Rc3/8
1321	15 : Rc1/2
1321L	20 : Rc3/4
	25 : Rc1
	40 : Rc1 1/2

規格：

型號	BN-1321		BN-1321L		BN-1311		
配管口徑代號	10A	15A	10A	15A	20A	25A	40A
配管口徑尺寸 Rc	3/8	1/2	3/8	1/2	3/4	1	1 1/2
使用流體	水、油						
使用壓力範圍 MPa	0.03~0.5				0.05~0.5		
耐壓力 MPa	1						
周圍溫度	-5°C~+60°C (不凍結)						
使用流體範圍 L/min(ANR)	5~20		0.8~5		10~50	20~100	
接點容量1a1b接點	AC125(250V):5A DC24V:5A, DC125V:0.5A				AC125(250V):15A DC24V:15A, DC125V:0.5A		
重量Kgf	0.9		1.4		1.6	2	
外觀尺寸	A	75		100		110	
	B	80		94			
	C	91		114	121	137	