

速度控制閥／消音器

空氣調理設備

NISCON

進口代理商品

速度控制閥 BN-2800系列



訂購代號：

BN-2800 - 8

型號

配管口徑


6 : Rc1/8 20 : Rc3/4
8 : Rc1/4 25 : Rc1
10 : Rc3/8 40 : Rc1 1/2
15 : Rc1/2

規格：

型號	BN-2800							
配管口徑代號	6A	8A	10A	15A	20A	25A	40A	
配管口徑尺寸Rc	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1 1/2	
使用流體	空氣、清水							
使用壓力範圍	0~1 MPa							
耐壓力	1.5 MPa							
(※) 有效斷面積mm ²	2.2(6.5)	14(16)	20(22)	24(26)	75(70)	130(115)	300(480)	
周圍溫度	-5°C~+60°C (不凍結)							
重量Kgf	0.8	0.2	0.3	0.4	0.8	1.2	1.8	
外觀尺寸	A	40	46	55	65	90	110	134
	B	20	22	28	30	40	48	94
	C	60	66	73	78	147	172	176

※ ()內屬於自由流。

外觀尺寸：

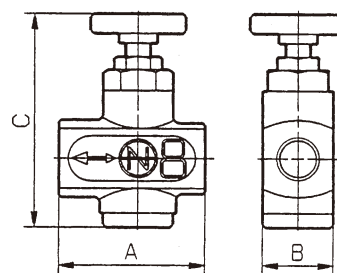

消音器 BN-2600系列



訂購代號：

BN-2600 - 8

型號

配管口徑

6 : R1/8 20 : Rc3/4
8 : R1/4 25 : Rc1
10 : R3/8 40 : Rc1 1/2
15 : R1/2

規格：

型號	BN-2600									
配管口徑代號	6A	8A	10A	15A	20A	25A	40A			
配管口徑	牙型				陽螺紋			陰螺紋		
	尺寸	Rc1/8	Rc1/4	Rc3/8	Rc1/2	Rc3/4	Rc1	Rc1 1/2		
使用流體	空氣									
使用壓力範圍	1 MPa									
有效斷面積mm ²	15	40	60	80	200	300	580			
周圍溫度	-5°C~+60°C (不凍結)									
重量Kgf	0.01	0.02	0.04		0.2		0.4			
外觀尺寸	S	19		30		41		60		
	L	43	46	63	65	92	121			
	D	16	21	33		44		64		

外觀尺寸：

