

# 束管器(捆管束仔) / 嵌入環

PISCO


其他配備-管類

進口代理商品

## 束管器(捆管束仔) — TB系列

包裝：10個/袋

訂購代號：

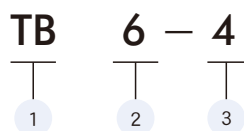

① 型號

② 管徑：(mm)

編號	4	6	8	10	12
尺寸	φ4	φ6	φ8	φ10	φ12



③ 捆管數：

編號	2	3	4
數量	2	3	4

**TB**  
束管器  
Tube Binder

型式	
TB4-2	TB8-3
TB4-3	TB8-4
TB4-4	TB10-2
TB6-2	TB10-4
TB6-3	TB12-2
TB6-4	TB12-4
TB8-2	


※材質：PP(聚丙烯)

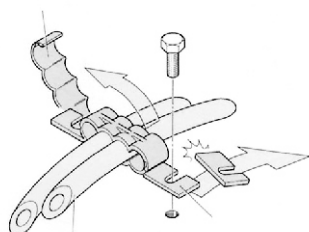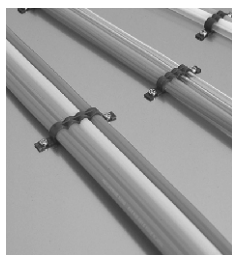

## 嵌入環 — WR

包裝：10個/袋

訂購代號：

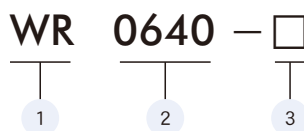

① 型號

② 配管徑 (外徑×內徑)：

與嵌入環配合的配管之外徑、內徑 (mm)

		公制							
編號		0320	0425	0640	0850	0860	1065	1075	1080
外徑		φ3	φ4	φ6	φ8	φ8	φ10	φ10	φ10
內徑		φ2	φ2.5	φ4	φ5	φ6	φ6.5	φ7.5	φ8

		公制				英制				
編號		1280	1290	1210	1611	1613	3/16	1/4	3/8	1/2
外徑		φ12	φ12	φ12	φ16	φ16	φ4.76	φ6.35	φ9.53	φ12.7
內徑		φ8	φ9	φ10	φ11	φ13	—	—	—	—

③ 配管內徑：(僅適用英制規格) (mm)

編號	30	42	46	60	70	85	96
內徑	φ3	φ4.2	φ4.6	φ6	φ7	φ8.5	φ9.6

**WR**  
嵌入環  
Insert Ring

材質：SUS304

型式	
WR0320	WR1210
WR0425	WR1611
WR0640	WR1613
WR0850	WR3/16-30
WR0860	WR1/4-42
WR1065	WR3/8-60
WR1075	WR3/8-70
WR1080	WR1/2-85
WR1280	WR1/2-96
WR1290	

