


# MGA / MGS 系列

2口2位小型活塞式電磁閥(常閉型)

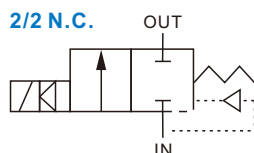

## 規格：



- 鍛造銅閥體
- IP65 防水線圈
- 連續循環，100% ED.
- 防爆等級：EExm II T4 PTB認證

## 電力消耗：

線圈功率	4	5	3E
AC(VA)	17.6/15.4	33/23	9.2
DC(W)	15	18.5	10

## 尺寸：

型號	MGA/MGS	
記號	10	15
尺寸(mm)		
重量(Kg)	0.6	

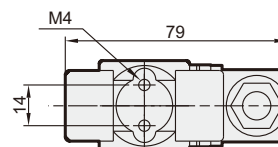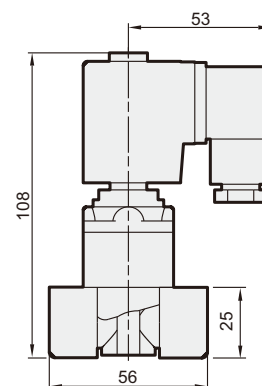

## 訂購代號：

**MGA-10-N-4-□-AC110**

型號  
MGA  
MGS

記號  
10 : 3/8  
15 : 1/2

線圈

4 : 標準型  
5 : 大型  
3E : 防爆型 (※2)

插座

□ : 端子型  
D : 附燈型  
G : 1/2" NPT

電壓種類

AC220V(50/60)Hz  
AC110V(50/60)Hz  
DC24V

密封材質

N : NBR  
J : EPDM  
V : VITON  
T : TEFLON (※1)

※1. 密封材質若為 T (TEFLON)，閥會有稍微的內洩。

※2. 防爆型線圈 (3E) 不適用附燈型 (D) 插座。

## 規格：

MGA : (鍛造銅閥體) 適用流體：水、空氣、高溫流體																
配管口徑 G	記號	密封環材質	線圈	節流口徑 mm	溫度5~℃						使用壓力bar				CV值	
					線圈4			線圈5/3E			線圈4		線圈5			線圈3E
					N	J	V	N	J	V	AC	DC	AC	DC		
3/8	10	N, J, V	4, 5, 3E	12	95	120	95	145	0.3~10	0.3~7	0.3~16	0.3~10	0.3~5	1.9		
1/2	15				95	120	95	145	0.3~10	0.3~7	0.3~16	0.3~10	0.3~5	2.6		

MGS : (鍛造銅閥體) 適用流體：蒸氣、高溫流體											
配管口徑 G	記號	密封環材質	線圈	節流口徑 mm	溫度5~℃				使用壓力bar		CV值
					線圈4		線圈5		線圈4	線圈5	
					N	J	N	J			
3/8	10	T*	4, 5	12	158	185	0.3~5		0.3~10		1.9
1/2	15				158	185	0.3~5		0.3~10		2.6

\* 密封材質為 Teflon時會有400cc/min.以下氣體洩漏量。