


3口2位直動柱塞式電磁閥(常閉型)

小流量三通系列，三口二位電磁閥，常閉型，口徑自1/4" ~3/8"
適用流體：水，空氣、真空。

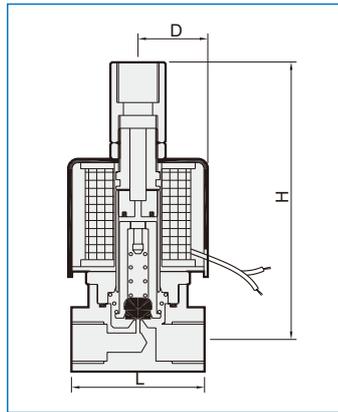

規格與性能：

- 屬直動式常閉型電磁閥。
- 可在無壓差下，直接操作。
- 電壓容許差：±10%，DC電壓容許差：±1%。
- 其它特殊AC/DC電壓值，可依客戶需求製作。

材質：

零件名稱	使用材質
閥體	鍛造銅
線圈	特殊銅線H級
電磁管	不銹鋼
彈簧	不銹鋼
電磁活動鐵心	不銹鋼
止漏塞頭	NBR
止漏墊圈	NBR


注意事項：

- 裝配時，管路必須清理乾淨。
- 為了延長使用壽命，應於電磁閥前安裝過濾器。
- 流體溫度勿超過攝氏80℃

不適用以下情況的流體：

- 溫度高時為液態，冷卻時為固態。
- 腐蝕性流體。
- 黏度超過20cst以上流體者。

訂購代號：

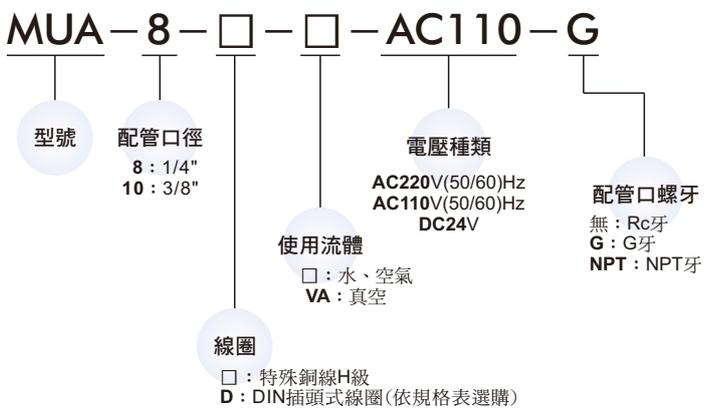

型號	DIN線圈	配管口徑	Cv值	節流口徑 (mm)	流體溫度 (°C)	IN-OUT 出入口操作壓差範圍 MPa			尺寸 (mm)			重量 (kgf)
						水	空氣	真空	L	H	D	
MUA-8		Rc1/4"	0.1	1.2	-5~+80°C	0~1	0~1	0~10 ⁻³ Torr	42	88	21	0.39
MUA-10	●	Rc3/8"	0.12	1.5	-5~+80°C	0~1	0~1	0~10 ⁻³ Torr	53	105	49	0.7

※ 以上標示之壓力以AC110V/220V電壓為主，若電壓為DC/AC24V最高壓力略有差異。