 


MUT 系列

3口2位柱塞式電磁閥(常閉型/常開型)



訂購代號：

MUT - 10 - 2 - 3 - □ - AC110

型號

記號

03 : 1/8
06 : 1/4
08 : 1/4
10 : 3/8

線圈

2, 3, 2E,
4, 5, 3E (*)

電壓種類
AC220V(50/60)Hz
AC110V(50/60)Hz
DC24V

指引

1, 2, 3, 4, 5

插座

□ : 端子型
D : 附燈型
G : 1/2" NPT
O : 不附

* 防爆型線圈 (2E/3E) 不適用附燈型 (D) 插座。

規格：


- IP65 防水線圈
- 連續循環，100% ED.
- 防爆等級：EExm II T4 PTB認證
- 常開型/常閉型

電力消耗：環境溫度：-5~+50℃

線圈功率	2	3	2E	4	5	3E
AC(VA)	6.9	8.0	5.3	19.5	23	9.2
DC(W)	7.8	6.8	5.2	15.0	18.5	10.0

尺寸：

型號	MUT			
	03	06	08	10
記號				
尺寸(mm)				
A	25.5		28.5	
D	19.0		22.5	
E	21.0		22.0	
F	30.0		30.0	
G	50.0		53.0	
H	69.0		87.0	
L	46.0		51.0	
W	30.5		39.0	
重量(Kg)	0.34		0.59	

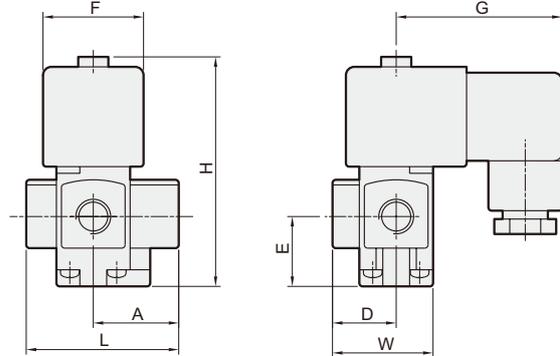

規格：

MUT：(鍛造銅閥體) 適用流體：空氣、水、輕油、瓦斯、真空													
記號 (配管口徑) G	指引	密封環	線圈	節流 口徑 mm	密封環 溫度℃ N	使用壓力0~ bar				真空 torr	Cv值		
						線圈2	線圈3	線圈2E					
03(1/8) 06(1/4)	1	V	2 、 3 、 2E	1.0	-5~95	6	6	6	4	10 ⁻²	0.02		
	2			1.3		5	5	5	3				
	3			1.6		3	3	2.5	1.5			10 ⁻¹	0.05
	4			2.0		2	2	1.5	1				
08(1/4) 10(3/8)	1	V	4 、 5 、 3E	1.3	-5~95	10	15	10	7	10 ⁻²	0.07		
	2			1.6		7	12	7	5				
	3			2.0		6	10	6	3				
	4			2.4		5	8	5	2	10 ⁻¹	0.20		
	5			3.0		3	5	3	1				

