


# MYA / MYS 系列

2口2位活塞式電磁閥(常閉型)

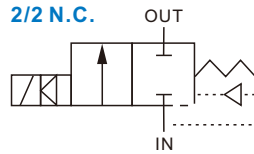

## 規格：

- Y型鍛造銅閥體
- IP65 防水線圈
- 連續循環，100% ED.
- 防爆等級：EExm II T4 PTB認證

## 電力消耗：



線圈功率	4	5	3E
AC(VA)	17.6/15.4	33/23	9.2
DC(W)	15	18.5	10

## 尺寸：

型號	MYA/MYS	
記號 尺寸(mm)	10	15
H	118.0	
L	95.0	
N	59.0	
W	13.0	
重量(Kg)	0.55	

## 訂購代號：

MYA - 10 - N - 4 - □ - AC110

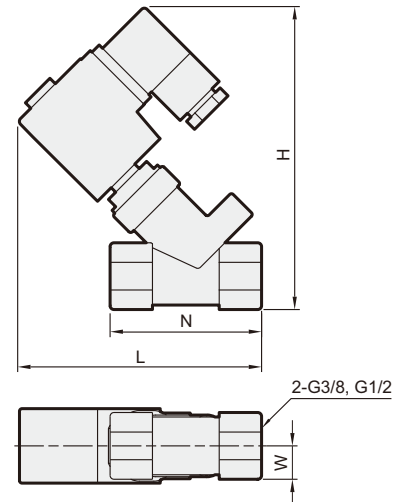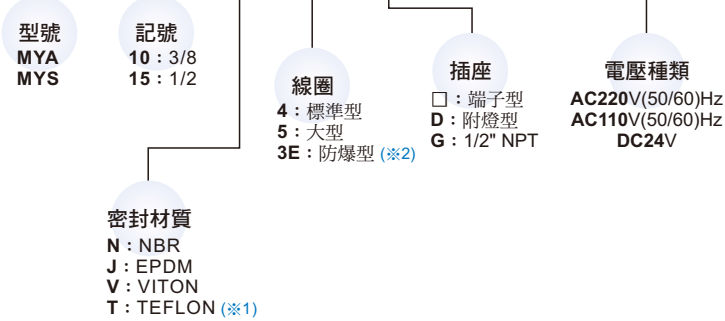

- ※1. 密封材質若為 T (TEFLON)，閥會有稍微的內洩。
- ※2. 防爆型線圈 (3E) 不適用附燈型 (D) 插座。

## 規格：

MYA : (鍛造銅閥體) 適用流體：水、空氣、高溫流體																
配管 口徑 G	記號	密封環材質	線圈	節流 口徑 mm	溫度5~℃						使用壓力bar					CV值
					線圈4			線圈5/3E			線圈4		線圈5		線圈3E	
					N	J	V	N	J	V	AC	DC	AC	DC	AC/DC	
3/8	10	N, J, V	4, 5, 3E	12	95	120	95	145	0.3~16	0.3~10	0.3~20	0.3~12	0.3~5	1.9		
1/2	15				95	120	95	145	0.3~16	0.3~10	0.3~20	0.3~12	0.3~5	2.6		

MYS : (鍛造銅閥體) 適用流體：蒸氣高溫流體														
配管 口徑 G	記號	密封環材質	線圈	節流 口徑 mm	溫度5~℃				使用壓力bar					CV值
					線圈4/3E		線圈5		線圈4		線圈5		線圈3E	
					AC	DC	AC	DC	AC	DC	AC/DC			
3/8	10	T*	4, 5, 3E	12	158	185	0.3~5	0.3~2	0.3~10	0.3~7	0.3~5	1.9		
1/2	15				158	185	0.3~5	0.3~2	0.3~10	0.3~7	0.3~5	2.6		

\* 密封材質為Teflon時會有400cc/min.以下氣體洩漏量。