

# 調壓器

一般環境用—控制閥


PISCO

進口代理商品

包裝：1個/袋

訂購代號：

 **RVC 6 - 01**



① 型號

② 配管徑： (mm)

編號	公制			英制		
	4	6	8	5/32	1/4	5/16
尺寸	φ4	φ6	φ8	φ 3.97	φ 6.35	φ 7.94
壓力表示單位	MPa			psi		


③ 牙徑：

編號	公制牙		管用錐型牙	
	M5	01	02	
尺寸	M5×0.8	R1/8	R1/4	

規格：

配管徑規格	公制	英制
使用流體	空氣	
使用壓力範圍	0~0.9 MPa	0~130.5 psi
設定壓力範圍	0.1~0.8 MPa	14.5~116 psi
表示壓力範圍	0~0.8 MPa	0~116 psi
精度	±5%F.S.	
使用溫度範圍	0~+60°C (不凍結)	

構造圖：

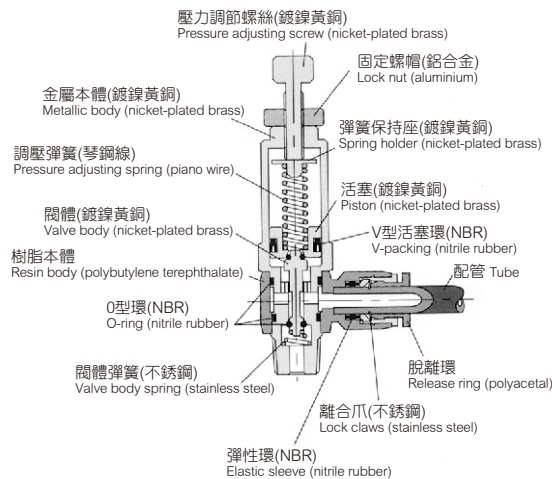

RVC 彎頭型 Elbow		RVS 直型 Straight	
	$\phi D$		$\phi D$
型式 RVC $\phi D$ -R		型式 RVS $\phi D$ -R	
RVC4-M5	RVC6-02	RVS4-M5	RVS6-02
RVC4-01	RVC8-01	RVS4-01	RVS8-01
RVC6-M5	RVC8-02	RVS6-M5	RVS8-02
RVC6-01		RVS6-01	
RVU 聯管型 Union		RVCM 附錶彎頭型 Elbow Mounted Gauge	
	$\phi D_1$		$\phi D$
型式 RVU $\phi D_1$ - $\phi D_2$		型式 RVCM $\phi D$ -R	
RVU4-4	RVU5/32-5/32	RVCM4-M5	RVCM6-02
RVU6-4	RVU1/4-1/4	RVCM4-01	RVCM8-01
RVU6-6	RVU1/4-5/32	RVCM6-M5	RVCM8-02
RVU8-6	RVU5/16-1/4	RVCM6-01	
RVU8-8	RVU5/16-5/16		
RVUM 附錶聯管型 Gauge Union			
	$\phi D_1$		
型式 RVUM $\phi D_1$ - $\phi D_2$			
RVUM4-4	RVUM5/32-5/32		
RVUM6-4	RVUM1/4-1/4		
RVUM6-6	RVUM1/4-5/32		
RVUM8-6	RVUM5/16-1/4		
RVUM8-8	RVUM5/16-5/16		